



Angles/Equerres/Goussets/Profilés en acier

**Equerres
Equerres plates
Goussets
Profilés en
acier**

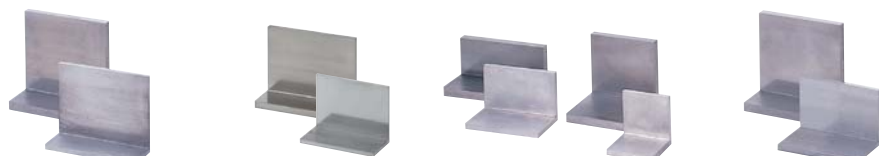

Nom du produit	Equerres en L-Base côté extérieur spécifiée-	-Base côté extérieur, épaisseur sélectionnable-	-Base côté extérieur, 3 côtés équilatéraux/2 côtés équilatéraux-	-Base côté extérieur, côtés non équilatéraux-
Page	2762	2763	2764	2765

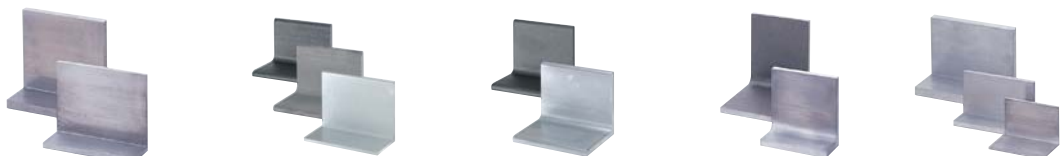

Esquemes en L-Base côté intérieur spécifiée-	-Base côté extérieur, vierge, 2 côtés équilatéraux-	-Base côté extérieur, vierge, côtés non équilatéraux-	-Base côté extérieur, en acier étiré à froid, spécifiée-	Aluminium-Découpe d'extrusion, spécifiée-
2766	2766	2766	2767	2769



Equerres en L en résine	Profilés en acier en C	Boîtes métalliques	Supports de boîtes	Goussets-Taraudés, position fixe des trous	-Taraudés, position spécifiée des trous
2769	2770	2770	2770	2771	2772




Grossets-A trou traversant et trou contre-alésé, position fine des trous-	-A trou traversant et trou contre-alésé, position spécifiée des trous-	-Type en pont-	-Type à montage latéral-	-Type léger-
2773	2774	2775	2775	2776



Equerres-Type à dim. fixe, en fonte moulée-	-Type à dim. fixe, en aluminium/acier inoxydable-	-Type à trou de montage sélectionnable-	-Type meulé à côté A spécifié-	Equerres de précision-Trou de montage spécifié-
2778	2779	2780	2781	2783



Equerres de précision-Broche à l'angle opposé-	-Type à broche extérieure-	Equerres-Type large-	-Type à serrage par filetage-	Consoles soudées en acier-En acier profilé à hauteur spécifiée-
2785	2786	2787	2787	2788

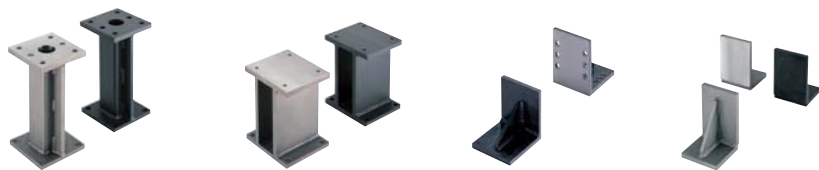

Consoles soudées en acier-Type en acier profilé-	-Type à plaques-	Equerres soudées	Petites équerres soudées
2789	2790	2791	2792

Equerres en L

–Type à base côté extérieur spécifiée–




P : New Price

Données CAO



Type	M
LAS	1.0040/Ust.42.2
LAA	EN AW-6063/AlMg0,7
LAU	1.4301/X5CrNi18-10

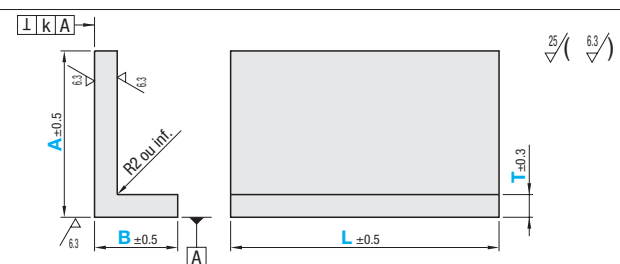

Réf. pièce		Incément de 1mm		
Type	T	A	B	L
LAS	5	20~ 75	20~ 75	25~300
	6			
	10	25~125	25~125	50~300
	12	50~125	50~125	
LAA	15	20~ 75	20~ 75	25~300
	5			
	6	25~100	25~100	50~300
	12	50~125	50~125	
LAU	5	25~ 75	25~ 75	25~200
	6			
	8			

Dimensions longitudinales A et B	Perpendicularité k
20~ 80	0.05 ou inf.
81~125	0.10 ou inf.

(Ex.) Pour LAS10-A38-B85-L85

Quand la dimension longitudinale est B85... la perpendicularité k est de 0.10 ou inf.



Exemple de : Réf. pièce - A - B - L
LAS5 - A25 - B25 - L100



8 Jours  **Express A** 5,00€/pièce  **P.92**



Prix	■ Remise sur volume P.92			✿ Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.
	Quantité	1~9	10~19	20~49
	Coefficient	Liste des prix	5%	10%



Modifications  Réf. pièce - A - B - L - (CKC)
LAS10 - A100 - B50 - L200 - CKC

Modification	Code	Spéc.	Supplément de prix
	CKC	Les deux côtés de la dimension L sont usinés de manière à être perpendiculaires à la surface A. <u>Numéro de commande</u> KCX	8,00

Réf. pièce	A	B	Prix unitaire Qté 1-9																							
			LAS5 - LAS6						LAS10						LAS12						LAS15					
			L.min. -50	L51 -100	L101 -150	L151 -200	L201 -250	L251 -300	L.min. -50	L51 -100	L101 -150	L151 -200	L201 -250	L251 -300	L.min. -100	L101 -150	L151 -200	L201 -250	L251 -300	L.min. -150	L101 -200	L151 -250	L201 -300	L251 -350		
Acier LAS5 LAS6 LAS10 LAS12 LAS15	20-50	20 -50	15,30	27,30	39,30	51,30	63,10	74,30	19,70	35,10	50,40	65,70	80,90	95,30	86,10	121,10	146,00	173,30	202,40	107,00	143,60	180,00	216,70	253,10		
	51-75		19,60	34,80	49,90	64,90	80,10	94,30	24,70	43,90	63,00	82,20	101,30	119,00	97,00	128,90	160,00	192,30	224,10	118,90	158,80	198,10	236,10	275,90		
	76-100		-	-	-	-	-	-	25,90	45,80	65,70	85,50	105,50	124,00	108,30	142,90	177,60	212,10	246,70	130,10	172,70	215,10	257,70	300,30		
	101-125		-	-	-	-	-	-	30,20	53,70	77,20	100,80	124,10	146,10	120,60	159,40	198,00	236,90	275,60	143,20	188,10	233,90	279,70	325,40		
	20-50	51 -75	21,40	37,70	53,70	69,80	85,90	101,00	24,90	44,10	63,50	82,70	102,20	120,00	98,70	130,40	162,30	194,00	225,70	118,90	158,60	198,10	236,10	275,90		
	51-75		23,20	40,50	57,60	74,60	91,80	107,80	28,50	50,80	72,90	95,30	117,60	138,20	104,40	138,00	171,70	205,30	238,90	125,00	166,00	206,70	246,10	287,00		
	76-100		-	-	-	-	-	-	30,90	55,10	79,30	103,50	127,70	150,00	113,60	149,90	186,10	222,40	258,70	135,30	179,60	220,90	268,00	312,10		
	101-125		-	-	-	-	-	-	34,20	61,00	87,80	109,70	141,60	166,50	129,10	166,00	205,70	245,60	285,40	150,40	199,60	248,20	297,00	346,40		
	20-50	76 -100	-	-	-	-	-	-	25,90	45,80	65,70	85,50	105,50	124,00	108,30	142,90	177,60	212,10	246,70	130,10	172,70	215,10	257,70	300,30		
	51-75		-	-	-	-	-	-	30,90	55,10	79,30	103,50	127,70	150,00	113,60	149,90	186,10	222,40	258,70	135,30	179,60	220,90	268,00	312,10		
	76-100		-	-	-	-	-	-	31,90	56,70	81,50	106,20	131,00	153,90	123,90	163,40	203,10	242,60	282,30	148,30	197,00	244,10	294,60	326,40		
	101-125		-	-	-	-	-	-	35,20	62,60	90,00	117,50	144,90	170,30	132,10	174,00	215,90	257,70	299,60	157,70	209,10	260,60	312,00	363,40		
20-50	101 -125	-	-	-	-	-	-	30,20	53,70	77,20	100,80	124,10	146,10	120,60	159,40	198,00	236,90	275,60	143,20	188,10	233,90	279,70	325,40			
51-75		-	-	-	-	-	-	34,20	61,00	87,80	109,70	141,60	166,50	129,10	166,00	205,70	245,60	285,40	150,40	202,90	251,90	300,90	349,90			
76-100		-	-	-	-	-	-	35,20	62,60	90,00	117,50	144,90	170,30	132,10	174,00	215,90	257,70	299,60	157,70	209,10	260,60	312,00	363,40			
101-125		-	-	-	-	-	-	36,20	64,20	92,10	120,20	148,30	174,20	140,90	185,10	229,40	273,70	318,00	167,90	215,00	277,10	332,00	386,40			

Réf. pièce	A	B	Prix unitaire Qté 1-9																
			LAA5 - LAA6						LAA10						LAA12				
			L min. -50	L51 -100	L101 -150	L151 -200	L201 -250	L251 -300	L min. -50	L51 -100	L101 -150	L151 -200	L201 -250	L251 -300	L min. -100	L101 -150	L151 -200	L201 -250	L251 -300
Aluminium LAA5 LAA6 LAA10 LAA12	20-50	20	14,40	25,40	36,50	47,70	58,80	69,10	18,90	33,60	48,50	63,10	78,00	91,80	84,10	116,90	149,90	182,60	215,60
	51-75		18,00	31,60	45,30	59,00	72,70	85,50	22,30	39,80	57,40	75,00	92,60	108,90	99,30	135,10	171,10	207,10	243,10
	76-100		-	-	-	-	-	-	23,30	41,40	59,50	77,70	95,90	112,70	107,10	146,00	184,70	223,60	270,00
	101-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,00	163,10	205,30	250,70	289,40	
	20-50	51	18,90	33,30	47,50	61,70	76,00	89,40	23,30	41,40	59,50	77,70	95,90	112,70	95,90	131,90	167,90	203,70	239,70
	51-75		21,00	36,40	51,80	67,20	82,60	97,20	26,90	48,20	69,50	90,90	112,30	132,20	105,70	143,10	180,60	217,90	255,30
	76-100		-	-	-	-	-	-	29,70	53,70	77,50	101,30	125,20	147,30	118,40	160,00	201,90	243,90	285,40
	101-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,30	173,90	218,40	263,40	307,40	
	20-50	76	-	-	-	-	-	-	23,90	42,40	61,70	79,60	98,10	115,40	107,10	146,00	184,70	223,60	270,00
	51-75		-	-	-	-	-	-	29,70	53,70	77,50	101,30	125,20	147,30	118,40	160,00	201,90	243,60	285,40
	76-100		-	-	-	-	-	-	30,50	54,70	79,00	103,40	127,60	150,00	126,70	170,10	213,60	256,90	300,10
	101-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,90	181,90	228,00	274,00	320,00	
20-50	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,70	159,70	201,90	243,90	286,10	
51-75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,30	173,10	218,00	262,90	307,90		
76-100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,90	181,90	228,00	274,00	320,00		
101-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,10	189,30	236,60	283,70	331,00		

Réf. pièce	A	B	Prix unitaire				Qté 1-9			
			LAU5				LAU8			
			L25 -50	L51 -100	L101 -150	L151 -200	L25 -50	L51 -100	L101 -150	L151 -200
Acier inoxydable LAU5 LAU6 LAU8	25-50	25	32,20	58,40	84,90	111,10	35,80	64,80	93,80	122,80
	51-75	-50	38,20	69,10	100,90	131,80	40,10	71,80	103,50	135,10
	25-50	51	38,20	69,10	100,90	131,80	40,10	71,80	103,50	135,10
	51-75	-75	40,40	72,40	104,30	136,30	42,70	75,40	108,40	141,60